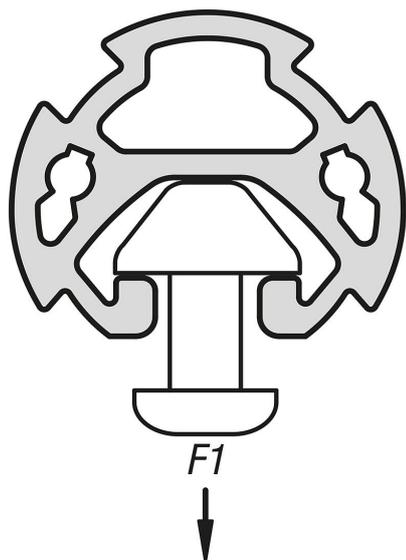


## Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Алюминий EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

**Исполнение:**

искусственно состаренный, естественный цвет анодированный.


**Указание:**

Легкий алюминиевый профиль для создания изящных конструкций с оптимальной массой. В трех зажимных пазах, расположенных под углом 90°, можно размещать соединители Ø30 без дополнительной обработки профилей. За счет соединения путем кинематического замыкания создается чрезвычайно стабильная конструкция. Соединения можно в любое время дополнить, а также снова легко демонтировать.

В данном профиле дополнительно предусмотрен паз 8. К данному пазу без переходника могут подсоединяться дополнительные элементы принадлежности, соединители или алюминиевые профили серии тип I с пазом 8.

## Профильные трубы, из алюминия, Ø30, паз 8, тип I

## Чертежи

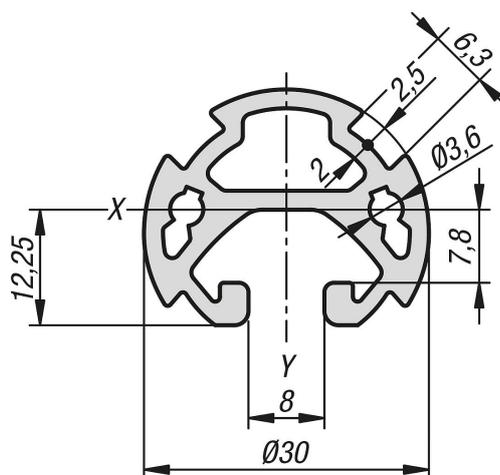

## Обзор изделий

## Профильные трубы, из алюминия, Ø30, паз 8, тип I

Номер заказа	Ширина паза	Профиль	L	L макс.	I <sub>x</sub> см <sup>4</sup>	I <sub>y</sub> см <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> см <sup>3</sup>	W <sub>y</sub> см <sup>3</sup>	Момент инерции площадей скручивания см <sup>4</sup>	Поверхность профиля см <sup>2</sup>	F1 макс., кН	Примерный вес, кг/м
K1979.08300X1000	8	Ø30	1000	6000	1,2	2,32	0,91	1,55	0,76	2,75	3,5	0,74